


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

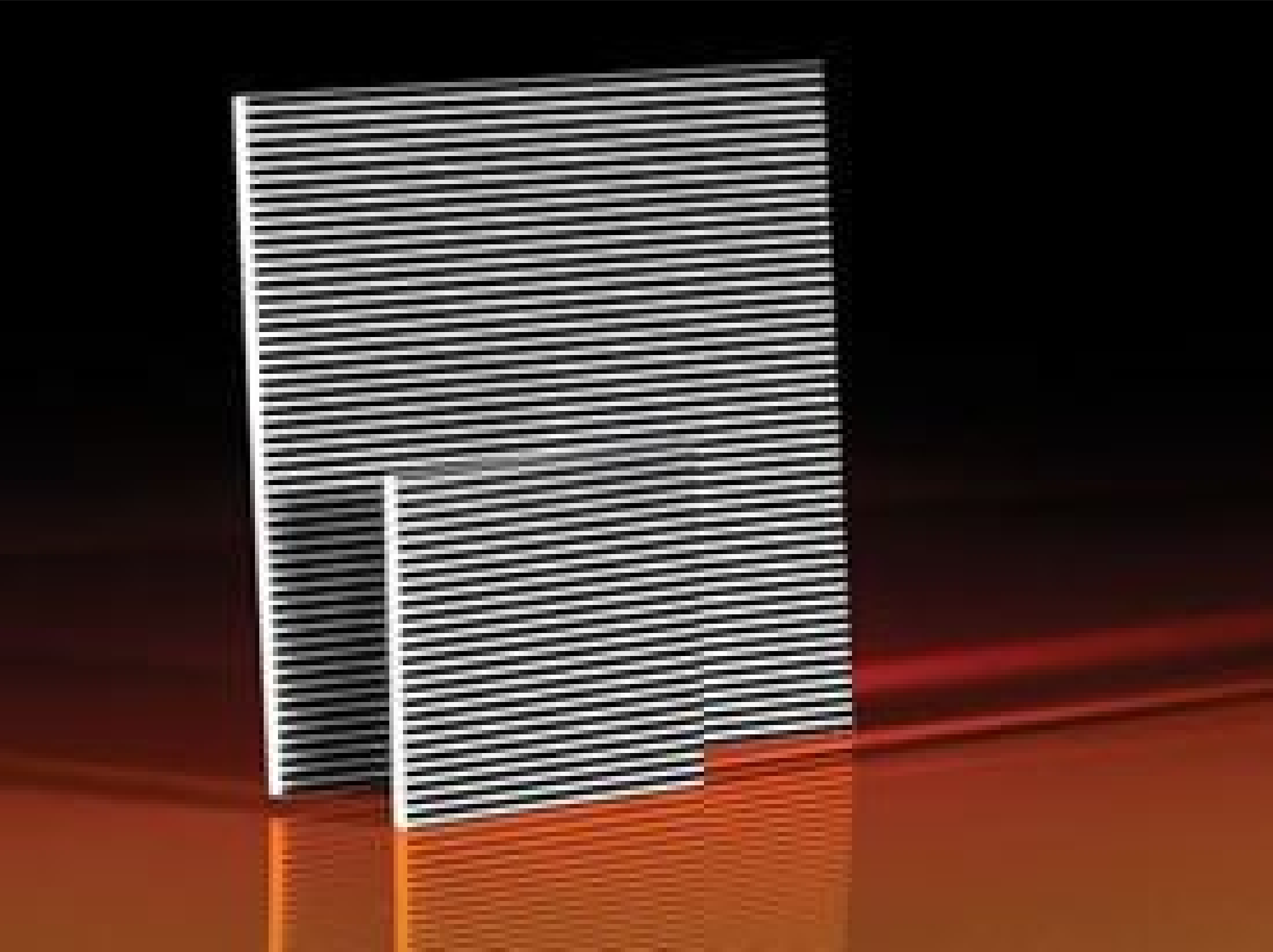

Stock #59-513 3-4 JOURS



1



€144,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€144,00

Qté 5+

€136,90

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Dimensionnelle (pouces):  
±0.004

Fréquence (lp/mm):  
20.00

Substrat:  
Opal Glass

Dimensions (pouces):

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 1 x 1                                             |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.52                    |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>±0.1          |
| <b>Type:</b><br>Metric                            |
| <b>Tolérance Largeur de Ligne (mm):</b><br>±0.001 |
| <b>NIST Certification:</b><br>No                  |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>95                 |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |