 



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya U340 (UV), 25 x 25 mm

See More by [Hoya](#)

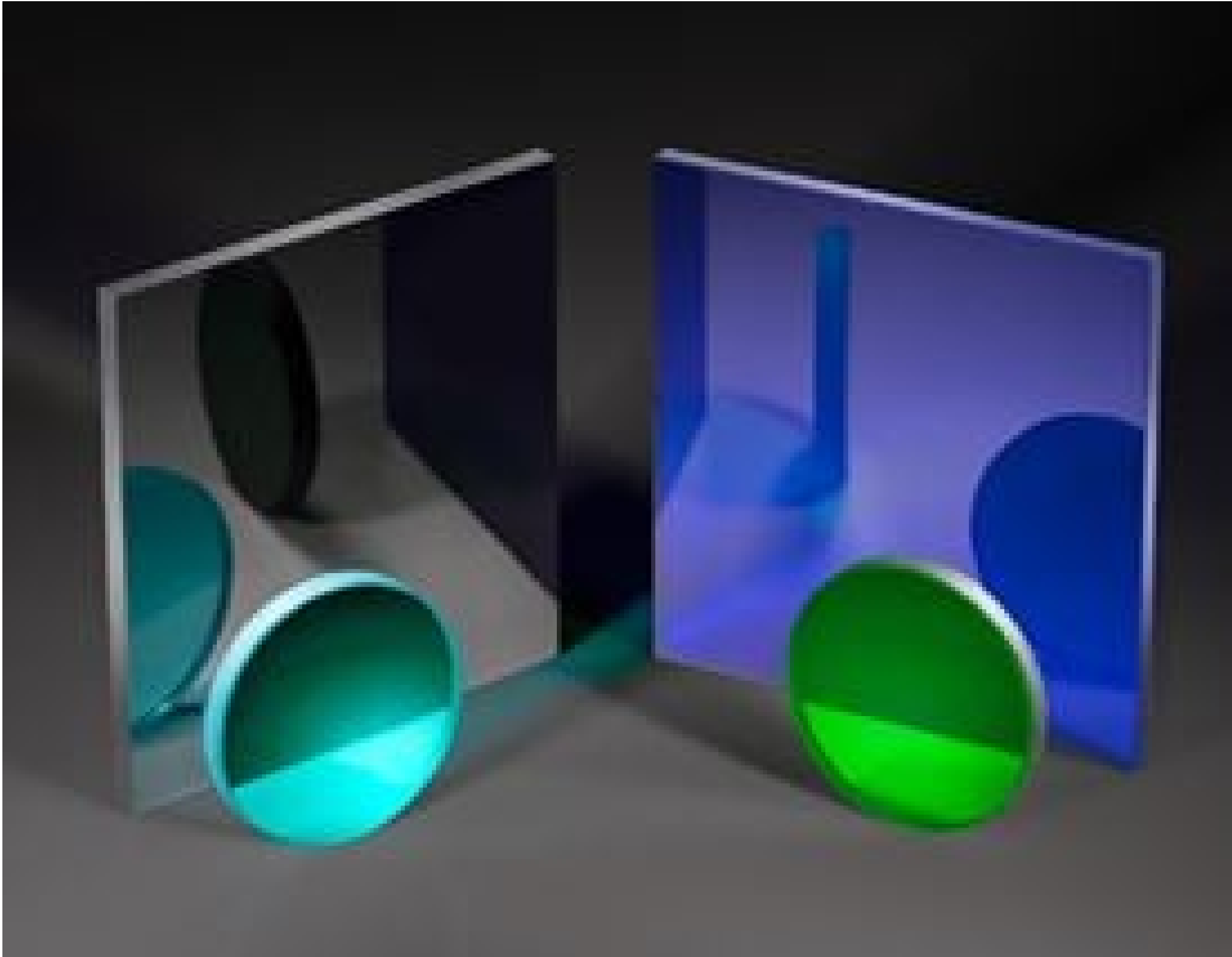

Stock **#46-084** 3-4 JOURS

-

1

+

€79,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€79,00

Qté 11+
€70,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
25.0 x 25.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

340.00
Densité (g/cm³): 2.92
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 85.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya U340
Substrat: ☐ Colored Glass
Longueur (mm): 25.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Largeur (mm): 25.00
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner