

[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Lentilles Optiques](#) /
 [Lentilles Asphériques](#) /
 [Lentilles Asphériques en Verre Poli](#)

TECHSPEC® Lentilles Asphériques



- Diamètres de 10 à 200 mm
- Distances focales de 7,5 à 300 mm
- Traitements AR à large bande disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Centrage (arcmin): ≤ 5

Biseau: Protective as needed


Propriétés optiques

Erreur de forme
 asphérique, RMS à
 632,8 nm: 1.2λ

Qualité de Surface: 60-40

Conjugate Distance: Infinite

Informations techniques

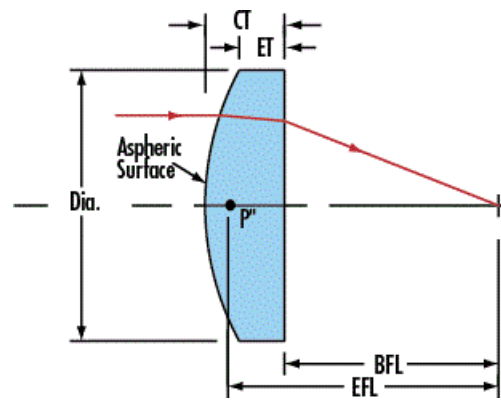

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	NA	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
10.00	10.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#69-857	€208,06 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	10.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#69-861	€208,06 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	10.00	0.50	Uncoated	#69-853	€187,46 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	7.50	0.67	BBAR (425-675nm)	#69-856	€208,06 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	7.50	0.67	BBAR (600-1050nm)	#69-860	€208,06 Prix sur Quantité	1 In Stock
10.00	7.50	0.67	Uncoated	#69-852	€187,46 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	12.50	0.50	BBAR (425-675nm)	#69-859	€223,51 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	12.50	0.50	BBAR (600-1050nm)	#69-863	€223,51 Prix sur Quantité	11 In Stock
12.50	12.50	0.50	Uncoated	#69-855	€202,91 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	9.50	0.66	BBAR (425-675nm)	#69-858	€223,51 Prix sur Quantité	10 In Stock
12.50	9.50	0.66	BBAR (600-1050nm)	#69-862	€223,51 Prix sur Quantité	8 In Stock
12.50	9.50	0.66	Uncoated	#69-854	€202,91 Prix sur Quantité	13 In Stock
15.00	22.50	0.33	BBAR (425-675nm)	#49-100	€254,41 Prix sur Quantité	11 In Stock
15.00	22.50	0.33	BBAR (600-1050nm)	#49-112	€249,26 Prix sur Quantité	16 In Stock
15.00	22.50	0.33	Uncoated	#47-728	€233,81 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	18.75	0.40	BBAR (425-675nm)	#49-099	€254,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock

15.00	18.75	0.40	BBAR (600-1050nm)	#49-111	€249,26 Prix sur Quantité	14 In Stock
15.00	18.75	0.40	Uncoated	#47-727	€233,81 Prix sur Quantité	Contact
15.00	15.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#49-098	€254,41 Prix sur Quantité	9 In Stock
15.00	15.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#49-110	€249,26 Prix sur Quantité	8 In Stock
15.00	15.00	0.50	Uncoated	#47-726	€233,81 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	11.25	0.66	BBAR (425-675nm)	#49-097	€254,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	11.25	0.66	BBAR (600-1050nm)	#49-109	€249,26 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	11.25	0.66	Uncoated	#47-725	€233,81 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	9.00	0.83	BBAR (425-675nm)	#67-250	€364,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	9.00	0.83	BBAR (600-1050nm)	#67-257	€364,62 Prix sur Quantité	16 In Stock
15.00	9.00	0.83	Uncoated	#67-243	€342,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	20.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#66-320	€276,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	20.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#66-330	€276,04 Prix sur Quantité	14 In Stock
20.00	20.00	0.50	Uncoated	#66-310	€254,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	15.00	0.66	BBAR (425-675nm)	#66-319	€276,04 Prix sur Quantité	17 In Stock
20.00	15.00	0.66	BBAR (600-1050nm)	#66-329	€276,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
20.00	15.00	0.66	Uncoated	#66-309	€254,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	12.50	0.80	BBAR (425-675nm)	#67-251	€395,52 Prix sur Quantité	10 In Stock
20.00	12.50	0.80	BBAR (600-1050nm)	#67-258	€395,52 Prix sur Quantité	5 In Stock

20.00	12.50	0.80	Uncoated	#67-244	€374,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	50.00	0.25	BBAR (425-675nm)	#33-945	€312,09 Prix sur Quantité	Contact
25.00	50.00	0.25	BBAR (600-1050nm)	#33-946	€312,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	50.00	0.25	Uncoated	#33-944	€270,89 Prix sur Quantité	Contact
25.00	37.50	0.33	BBAR (425-675nm)	#49-104	€312,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	37.50	0.33	BBAR (600-1050nm)	#49-116	€312,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	37.50	0.33	Uncoated	#47-732	€270,89 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	31.25	0.40	BBAR (425-675nm)	#49-103	€312,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	31.25	0.40	BBAR (600-1050nm)	#49-115	€312,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	31.25	0.40	Uncoated	#47-731	€270,89 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	25.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#49-102	€312,09 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	25.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#49-114	€312,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	25.00	0.50	Uncoated	#47-730	€270,89 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	18.75	0.66	BBAR (425-675nm)	#49-101	€312,09 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	18.75	0.66	BBAR (600-1050nm)	#49-113	€312,09 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	18.75	0.66	Uncoated	#47-729	€270,89 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	15.00	0.83	BBAR (425-675nm)	#67-252	€447,02 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	15.00	0.83	BBAR (600-1050nm)	#67-259	€447,02 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	15.00	0.83	Uncoated	#67-245	€405,82 Prix sur Quantité	20+ In Stock

30.00	30.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#66-322	€364,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	30.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#66-332	€364,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	30.00	0.50	Uncoated	#66-312	€322,39 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	22.50	0.66	BBAR (425-675nm)	#66-321	€364,62 Prix sur Quantité	1 In Stock
30.00	22.50	0.66	BBAR (600-1050nm)	#66-331	€364,62 Prix sur Quantité	4 In Stock
30.00	22.50	0.66	Uncoated	#66-311	€322,39 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	17.50	0.86	BBAR (425-675nm)	#67-253	€509,85 Prix sur Quantité	Contact
30.00	17.50	0.86	BBAR (600-1050nm)	#67-260	€499,55 Prix sur Quantité	14 In Stock
30.00	17.50	0.86	Uncoated	#67-246	€457,32 Prix sur Quantité	Contact
40.00	40.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#66-324	€494,40 Prix sur Quantité	5 In Stock
40.00	40.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#66-334	€494,40 Prix sur Quantité	2 In Stock
40.00	40.00	0.50	Uncoated	#66-314	€452,17 Prix sur Quantité	Contact
40.00	30.00	0.66	BBAR (425-675nm)	#66-323	€494,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	30.00	0.66	BBAR (600-1050nm)	#66-333	€494,40 Prix sur Quantité	6 In Stock
40.00	30.00	0.66	Uncoated	#66-313	€452,17 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	25.00	0.80	BBAR (425-675nm)	#67-254	€602,55 Prix sur Quantité	13 In Stock
40.00	25.00	0.80	BBAR (600-1050nm)	#67-261	€618,00 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	25.00	0.80	Uncoated	#67-247	€561,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	50.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#66-326	€571,65 Prix sur Quantité	12 In Stock

50.00	50.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#66-336	€571,65 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	50.00	0.50	Uncoated	#66-316	€530,45 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	37.50	0.66	BBAR (425-675nm)	#66-325	€571,65 Prix sur Quantité	9 In Stock
50.00	37.50	0.66	BBAR (600-1050nm)	#66-335	€571,65 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	37.50	0.66	Uncoated	#66-315	€530,45 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	30.00	0.83	BBAR (425-675nm)	#67-255	€808,55 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	30.00	0.83	BBAR (600-1050nm)	#67-262	€803,40 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.00	30.00	0.83	Uncoated	#67-248	€757,05 Prix sur Quantité	20+ In Stock
75.00	112.50	0.33	Uncoated	#15-000	€767,35 Prix sur Quantité	12 In Stock
75.00	112.50	0.33	BBAR (425-675nm)	#22-704	€834,30 Prix sur Quantité	11 In Stock
75.00	112.50	0.33	BBAR (600-1050nm)	#22-714	€834,30 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	75.00	0.50	Uncoated	#14-997	€767,35 Prix sur Quantité	4 In Stock
75.00	75.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#22-705	€834,30 Prix sur Quantité	Contact
75.00	75.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#22-715	€834,30 Prix sur Quantité	Contact
75.00	60.00	0.63	Uncoated	#14-994	€767,35 Prix sur Quantité	14 In Stock
75.00	60.00	0.63	BBAR (425-675nm)	#22-706	€834,30 Prix sur Quantité	13 In Stock
75.00	60.00	0.63	BBAR (600-1050nm)	#22-716	€834,30 Prix sur Quantité	4 In Stock
100.00	150.00	0.33	Uncoated	#15-009	€988,80 Prix sur Quantité	Contact
100.00	150.00	0.33	BBAR (425-675nm)	#22-707	€1.091,80 Prix sur Quantité	2 In Stock

100.00	150.00	0.33	BBAR (600-1050nm)	#22-717	€1.091,80 Prix sur Quantité	7 In Stock
100.00	100.00	0.50	Uncoated	#15-006	€988,80 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100.00	100.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#22-708	€1.091,80 Prix sur Quantité	6 In Stock
100.00	100.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#22-718	€1.091,80 Prix sur Quantité	1 In Stock
100.00	80.00	0.63	Uncoated	#15-003	€988,80 Prix sur Quantité	8 In Stock
100.00	80.00	0.63	BBAR (425-675nm)	#22-709	€1.091,80 Prix sur Quantité	3 In Stock
100.00	80.00	0.63	BBAR (600-1050nm)	#22-719	€1.091,80 Prix sur Quantité	2 In Stock
150.00	225.00	0.33	Uncoated	#15-018	€2.183,60 Prix sur Quantité	20+ In Stock
150.00	225.00	0.33	BBAR (425-675nm)	#22-710	€2.343,25 Prix sur Quantité	4 In Stock
150.00	225.00	0.33	BBAR (600-1050nm)	#22-720	€2.343,25 Prix sur Quantité	8 In Stock
150.00	150.00	0.50	Uncoated	#15-015	€2.183,60 Prix sur Quantité	20+ In Stock
150.00	150.00	0.50	BBAR (425-675nm)	#22-711	€2.343,25 Prix sur Quantité	4 In Stock
150.00	150.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	#22-721	€2.343,25 Prix sur Quantité	3 In Stock
150.00	120.00	0.63	Uncoated	#15-012	€2.183,60 Prix sur Quantité	10 In Stock
150.00	120.00	0.63	BBAR (425-675nm)	#22-712	€2.343,25 Prix sur Quantité	4 In Stock
150.00	120.00	0.63	BBAR (600-1050nm)	#22-722	€2.343,25 Prix sur Quantité	1 In Stock
200.00	300.00	0.33	Uncoated	#15-027	€4.006,70 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com