


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fenêtres et Diffuseurs](#) / [Fenêtres UV ou IR](#)

TECHSPEC® Fenêtres en Silice Fondue UV $\lambda/4$

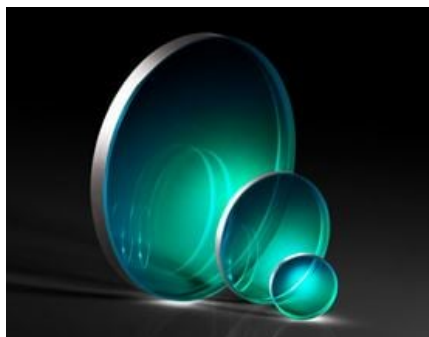

- disponible sans traitement ou traitées BBAR pour l'UV, le visible et le NIR
- parfaites pour les applications d'imagerie
- tailles de diamètre standard de 5 à 200 mm
- fenêtres en silice fondue UV [1 \$\lambda\$](#) ou [\$\lambda/10\$](#) également disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:	Protective as needed	Ouverture Utile (%):	90
Bords:	Fine Ground	Dureté de Knoop (kg/mm ²):	522.00
Parallélisme (arcmin):	<1	Rapport de Poisson:	0.16
Module d'Élasticité de Young (GPa):	73		


Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (v_d):	67.8		
Indice de Réfraction (n_d):	1.458	Qualité de Surface:	40-20


Propriétés des matériaux

Densité (g/cm ³):	2.20
-------------------------------	------


Informations techniques

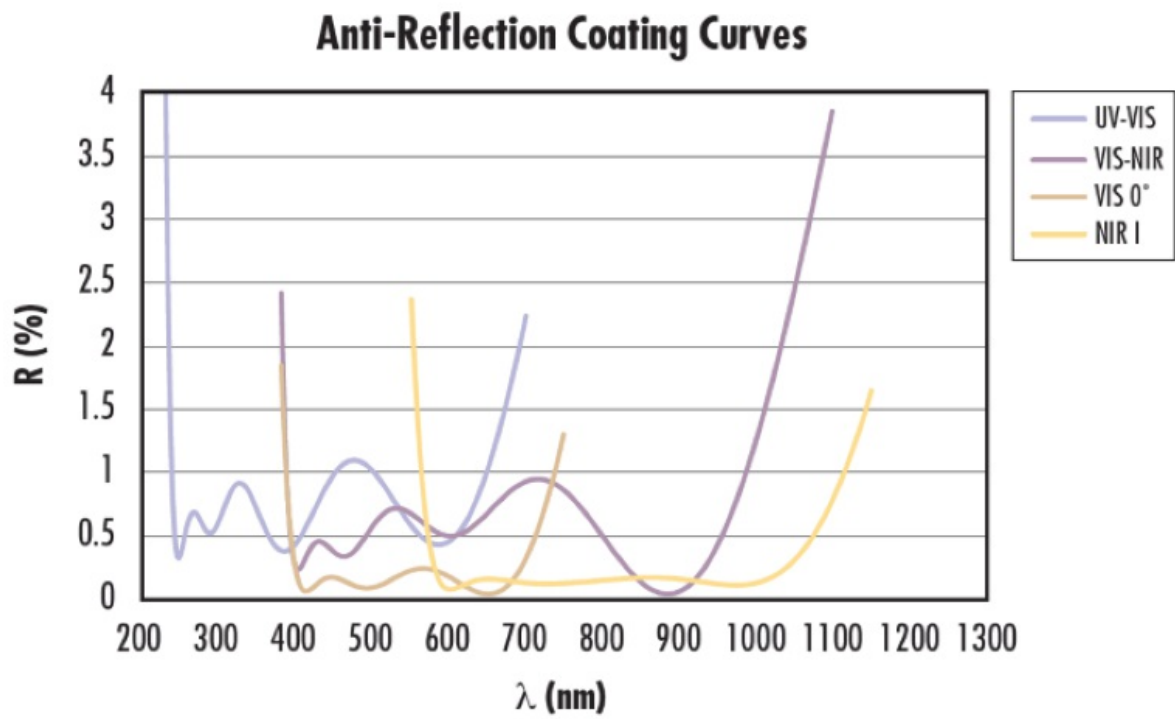

Standard Visible Anti-Reflection Coatings

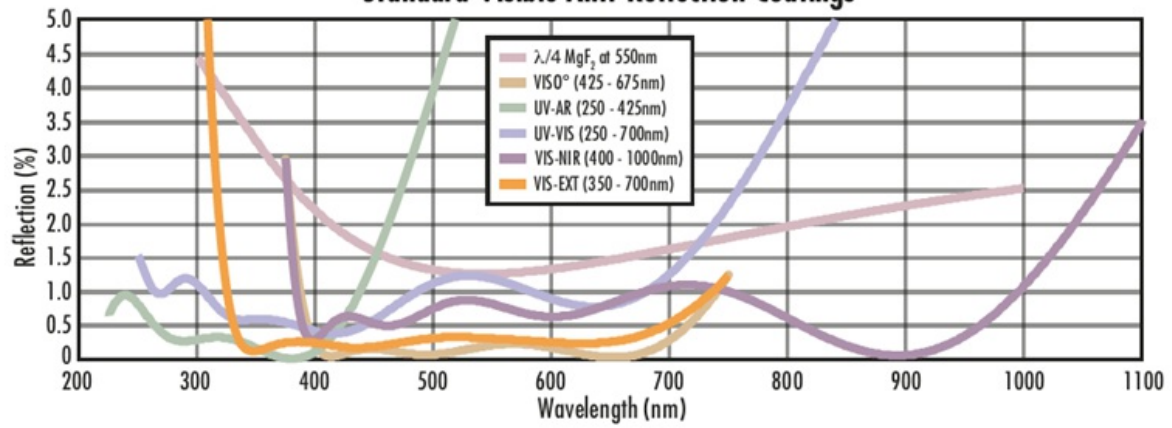

Standard Near Infrared Anti-Reflection Coatings

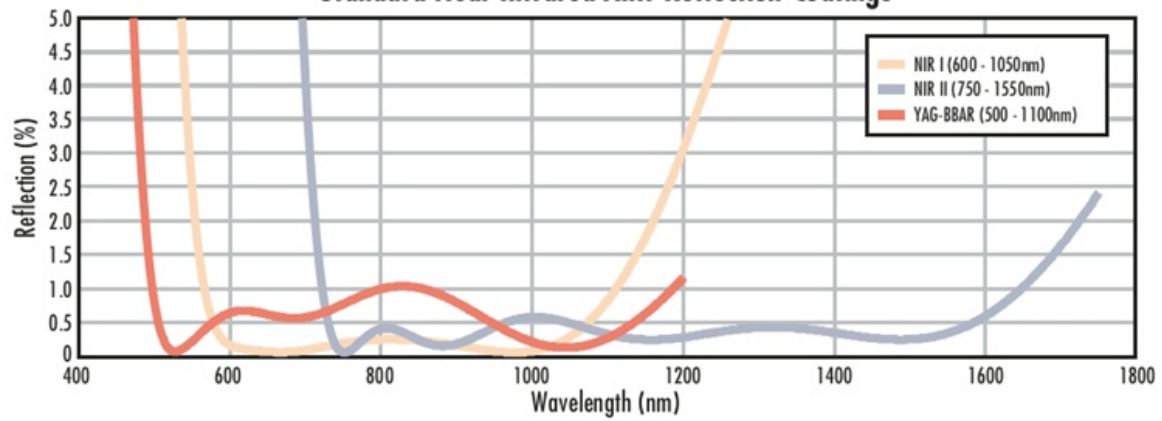

Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.00	-	1.00	Uncoated	#14-955	€95,28 Prix sur Quantité	10 In Stock
5.00	-	1.00	UV-AR (250-425nm)	#25-633	€119,48 Prix sur Quantité	3 In Stock
5.00	-	1.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-968	€119,48 Prix sur Quantité	10 In Stock
5.00	-	1.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-981	€122,57 Prix sur Quantité	2 In Stock
5.00	-	1.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-320	€116,39 Prix sur Quantité	9 In Stock
5.00	-	1.00	NIR I (600-1050nm)	#18-333	€116,39 Prix sur Quantité	4 In Stock
5.00	-	1.00	NIR II (750-1550nm)	#25-650	€116,39 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	6.00 x 6.00	2.00	Uncoated	#29-297	€95,28 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	-	1.00	Uncoated	#14-956	€97,85 Prix sur Quantité	8 In Stock
10.00	-	1.00	UV-AR (250-425nm)	#25-634	€124,63 Prix sur Quantité	3 In Stock
10.00	-	1.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-969	€124,63 Prix sur Quantité	6 In Stock
10.00	-	1.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-982	€127,72 Prix sur Quantité	Contact
10.00	-	1.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-321	€122,57 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	-	1.00	NIR I (600-1050nm)	#18-334	€122,57 Prix sur Quantité	4 In Stock
10.00	-	1.00	NIR II (750-1550nm)	#25-651	€122,57 Prix sur Quantité	8 In Stock

10.00	-	2.00	Uncoated	#14-957	€97,85 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	-	2.00	UV-AR (250-425nm)	#25-635	€124,63 Prix sur Quantité	1 In Stock
10.00	-	2.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-970	€124,63 Prix sur Quantité	1 In Stock
10.00	-	2.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-983	€127,72 Prix sur Quantité	15 In Stock
10.00	-	2.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-322	€122,57 Prix sur Quantité	1 In Stock
10.00	-	2.00	NIR I (600-1050nm)	#18-335	€122,57 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	-	2.00	NIR II (750-1550nm)	#25-652	€122,57 Prix sur Quantité	4 In Stock
10.00	-	3.00	Uncoated	#70-520	€97,85 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	-	3.00	UV-AR (250-425nm)	#72-335	€124,63 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	-	3.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-336	€124,63 Prix sur Quantité	2 In Stock
10.00	-	3.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-337	€122,57 Prix sur Quantité	2 In Stock
10.00	-	3.00	NIR I (600-1050nm)	#72-338	€122,57 Prix sur Quantité	2 In Stock
10.00	-	3.00	NIR II (750-1550nm)	#72-339	€122,57 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	-	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-340	€127,72 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	-	1.00	Uncoated	#70-521	€97,85 Prix sur Quantité	16 In Stock
12.50	-	1.00	UV-AR (250-425nm)	#72-341	€124,63 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	-	1.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-342	€124,63 Prix sur Quantité	7 In Stock

12.50	-	1.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-343	€122,57 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	-	1.00	NIR I (600-1050nm)	#72-344	€122,57 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	-	1.00	NIR II (750-1550nm)	#72-345	€122,57 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	-	1.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-346	€127,72 Prix sur Quantité	Contact
12.50	-	2.00	Uncoated	#14-958	€97,85 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	2.00	UV-AR (250-425nm)	#25-636	€124,63 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	-	2.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-971	€124,63 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	-	2.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-984	€127,72 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.50	-	2.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-323	€122,57 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	-	2.00	NIR I (600-1050nm)	#18-336	€122,57 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	-	2.00	NIR II (750-1550nm)	#25-653	€122,57 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.50	-	3.00	Uncoated	#14-959	€97,85 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.50	-	3.00	UV-AR (250-425nm)	#25-638	€124,63 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	-	3.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-972	€124,63 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.50	-	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-985	€127,72 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	-	3.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-324	€122,57 Prix sur Quantité	Contact
12.50	-	3.00	NIR I (600-1050nm)	#18-337	€122,57 Prix sur Quantité	2 In Stock

12.50	-	3.00	NIR II (750-1550nm)	#25-654	€122,57 Prix sur Quantité	7 In Stock
15.00	-	2.00	Uncoated	#14-960	€103,00 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	-	2.00	UV-AR (250-425nm)	#25-639	€130,81 Prix sur Quantité	1 In Stock
15.00	-	2.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-973	€130,81 Prix sur Quantité	1 In Stock
15.00	-	2.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-986	€132,87 Prix sur Quantité	6 In Stock
15.00	-	2.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-325	€127,72 Prix sur Quantité	3 In Stock
15.00	-	2.00	NIR I (600-1050nm)	#18-338	€127,72 Prix sur Quantité	4 In Stock
15.00	-	2.00	NIR II (750-1550nm)	#25-655	€127,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	-	1.00	Uncoated	#70-522	€109,18 Prix sur Quantité	8 In Stock
20.00	-	1.00	UV-AR (250-425nm)	#72-347	€135,96 Prix sur Quantité	3 In Stock
20.00	-	1.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-348	€135,96 Prix sur Quantité	1 In Stock
20.00	-	1.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-349	€132,87 Prix sur Quantité	Contact
20.00	-	1.00	NIR I (600-1050nm)	#72-350	€132,87 Prix sur Quantité	4 In Stock
20.00	-	1.00	NIR II (750-1550nm)	#72-351	€132,87 Prix sur Quantité	5 In Stock
20.00	-	1.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-352	€139,05 Prix sur Quantité	3 In Stock
20.00	-	2.00	Uncoated	#14-961	€109,18 Prix sur Quantité	Contact
20.00	-	2.00	UV-AR (250-425nm)	#25-640	€135,96 Prix sur Quantité	5 In Stock

20.00	-	2.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-974	€135,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	-	2.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-987	€139,05 Prix sur Quantité	3 In Stock
20.00	-	2.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-326	€132,87 Prix sur Quantité	8 In Stock
20.00	-	2.00	NIR I (600-1050nm)	#18-339	€132,87 Prix sur Quantité	1 In Stock
20.00	-	2.00	NIR II (750-1550nm)	#25-656	€132,87 Prix sur Quantité	16 In Stock
20.00	-	3.00	Uncoated	#70-523	€109,18 Prix sur Quantité	16 In Stock
20.00	-	3.00	UV-AR (250-425nm)	#72-353	€135,96 Prix sur Quantité	4 In Stock
20.00	-	3.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-354	€135,96 Prix sur Quantité	5 In Stock
20.00	-	3.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-355	€132,87 Prix sur Quantité	1 In Stock
20.00	-	3.00	NIR I (600-1050nm)	#72-356	€132,87 Prix sur Quantité	3 In Stock
20.00	-	3.00	NIR II (750-1550nm)	#72-357	€132,87 Prix sur Quantité	Contact
20.00	-	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-358	€139,05 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	-	1.00	Uncoated	#70-524	€114,33 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	1.00	UV-AR (250-425nm)	#72-359	€141,11 Prix sur Quantité	Contact
25.00	-	1.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-360	€141,11 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	-	1.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-361	€139,05 Prix sur Quantité	Contact
25.00	-	1.00	NIR I (600-1050nm)	#72-362	€139,05 Prix sur Quantité	4 In Stock

25.00	-	1.00	NIR II (750-1550nm)	#72-363	€139,05 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	-	1.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-364	€144,20 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	-	2.00	Uncoated	#14-962	€114,33 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	2.00	UV-AR (250-425nm)	#25-641	€141,11 Prix sur Quantité	Contact
25.00	-	2.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-975	€141,11 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	-	2.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-988	€144,20 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	-	2.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-327	€139,05 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	-	2.00	NIR I (600-1050nm)	#18-340	€139,05 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	-	2.00	NIR II (750-1550nm)	#25-657	€139,05 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	3.00	Uncoated	#14-963	€114,33 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	3.00	UV-AR (250-425nm)	#25-642	€141,11 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	-	3.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-976	€141,11 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	-	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-989	€144,20 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	-	3.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-328	€139,05 Prix sur Quantité	Contact
25.00	-	3.00	NIR I (600-1050nm)	#18-341	€139,05 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	3.00	NIR II (750-1550nm)	#25-658	€139,05 Prix sur Quantité	Contact
25.00	-	4.00	Uncoated	#14-964	€114,33 Prix sur Quantité	16 In Stock

25.00	-	4.00	UV-AR (250-425nm)	#25-643	€141,11 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	-	4.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-977	€141,11 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	-	4.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-990	€144,20 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	4.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-329	€139,05 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	4.00	NIR I (600-1050nm)	#18-342	€139,05 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	4.00	NIR II (750-1550nm)	#25-659	€139,05 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.00	-	5.00	Uncoated	#70-525	€114,33 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	5.00	UV-AR (250-425nm)	#72-365	€141,11 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	-	5.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-366	€141,11 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	5.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-367	€139,05 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	-	5.00	NIR I (600-1050nm)	#72-368	€139,05 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	-	5.00	NIR II (750-1550nm)	#72-369	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	-	5.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-376	€144,20 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	25.00 x 35.00	3.00	Uncoated	#29-298	€146,26 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.20 x 35.60	1.00	Uncoated	#29-299	€146,26 Prix sur Quantité	15 In Stock
25.40	-	3.00	Uncoated	#70-526	€114,33 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.40	-	3.00	UV-AR (250-425nm)	#72-377	€141,11 Prix sur Quantité	Contact

25.40	-	3.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-378	€141,11 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.40	-	3.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-379	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.40	-	3.00	NIR I (600-1050nm)	#72-380	€139,05 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.40	-	3.00	NIR II (750-1550nm)	#72-381	€139,05 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	-	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-382	€144,20 Prix sur Quantité	3 In Stock
30.00	-	3.00	Uncoated	#70-527	€124,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	-	3.00	UV-AR (250-425nm)	#72-383	€154,50 Prix sur Quantité	4 In Stock
30.00	-	3.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-384	€152,44 Prix sur Quantité	Contact
30.00	-	3.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-385	€152,44 Prix sur Quantité	4 In Stock
30.00	-	3.00	NIR I (600-1050nm)	#72-386	€149,35 Prix sur Quantité	5 In Stock
30.00	-	3.00	NIR II (750-1550nm)	#72-387	€149,35 Prix sur Quantité	Contact
30.00	-	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-388	€149,35 Prix sur Quantité	3 In Stock
35.00	-	3.00	Uncoated	#70-528	€141,11 Prix sur Quantité	13 In Stock
35.00	-	3.00	UV-AR (250-425nm)	#72-389	€160,68 Prix sur Quantité	10 In Stock
35.00	-	3.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-390	€157,59 Prix sur Quantité	4 In Stock
35.00	-	3.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-391	€157,59 Prix sur Quantité	1 In Stock
35.00	-	3.00	NIR I (600-1050nm)	#72-392	€154,50 Prix sur Quantité	1 In Stock

35.00	-	3.00	NIR II (750-1550nm)	#72-393	€154,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
35.00	-	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-394	€154,50 Prix sur Quantité	4 In Stock
40.00	-	2.00	Uncoated	#70-529	€160,68 Prix sur Quantité	4 In Stock
40.00	-	2.00	UV-AR (250-425nm)	#72-395	€192,61 Prix sur Quantité	Contact
40.00	-	2.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-396	€192,61 Prix sur Quantité	5 In Stock
40.00	-	2.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-397	€190,55 Prix sur Quantité	4 In Stock
40.00	-	2.00	NIR I (600-1050nm)	#72-398	€190,55 Prix sur Quantité	7 In Stock
40.00	-	2.00	NIR II (750-1550nm)	#72-399	€190,55 Prix sur Quantité	2 In Stock
40.00	-	2.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-400	€195,70 Prix sur Quantité	1 In Stock
40.00	-	4.00	Uncoated	#14-965	€160,68 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	-	4.00	UV-AR (250-425nm)	#25-644	€192,61 Prix sur Quantité	5 In Stock
40.00	-	4.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-978	€192,61 Prix sur Quantité	1 In Stock
40.00	-	4.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-991	€195,70 Prix sur Quantité	3 In Stock
40.00	-	4.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-330	€190,55 Prix sur Quantité	15 In Stock
40.00	-	4.00	NIR I (600-1050nm)	#18-343	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
40.00	-	4.00	NIR II (750-1550nm)	#25-660	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	-	1.00	Uncoated	#70-530	€182,31 Prix sur Quantité	20+ In Stock

50.00	-	1.00	UV-AR (250-425nm)	#72-401	€214,24 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	-	1.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-402	€214,24 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	-	1.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-403	€212,18 Prix sur Quantité	Contact
50.00	-	1.00	NIR I (600-1050nm)	#72-404	€212,18 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	-	1.00	NIR II (750-1550nm)	#72-405	€212,18 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	-	1.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-406	€217,33 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.00	-	2.00	Uncoated	#70-531	€182,31 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	-	2.00	UV-AR (250-425nm)	#72-407	€214,24 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	-	2.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-408	€214,24 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.00	-	2.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-409	€212,18 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	-	2.00	NIR I (600-1050nm)	#72-410	€212,18 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	-	2.00	NIR II (750-1550nm)	#72-412	€212,18 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	-	2.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-413	€217,33 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	-	3.00	Uncoated	#70-532	€182,31 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.00	-	3.00	UV-AR (250-425nm)	#72-414	€214,24 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	-	3.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-415	€214,24 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	-	3.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-416	€212,18 Prix sur Quantité	Contact

50.00	-	3.00	NIR I (600-1050nm)	#72-417	€212,18 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	-	3.00	NIR II (750-1550nm)	#72-418	€212,18 Prix sur Quantité	Contact
50.00	-	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-419	€217,33 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	-	4.00	Uncoated	#14-966	€182,31 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.00	-	4.00	UV-AR (250-425nm)	#25-645	€214,24 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	-	4.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-979	€214,24 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	-	4.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-992	€217,33 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	-	4.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-331	€212,18 Prix sur Quantité	6 In Stock
50.00	-	4.00	NIR I (600-1050nm)	#18-344	€212,18 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.00	-	4.00	NIR II (750-1550nm)	#25-661	€212,18 Prix sur Quantité	3 In Stock
75.00	-	2.00	Uncoated	#70-533	€288,40 Prix sur Quantité	7 In Stock
75.00	-	2.00	UV-AR (250-425nm)	#72-420	€358,44 Prix sur Quantité	Contact
75.00	-	2.00	UV-VIS (250-700nm)	#72-421	€358,44 Prix sur Quantité	6 In Stock
75.00	-	2.00	VIS 0° (425-675nm)	#72-422	€353,29 Prix sur Quantité	4 In Stock
75.00	-	2.00	NIR I (600-1050nm)	#72-423	€353,29 Prix sur Quantité	5 In Stock
75.00	-	2.00	NIR II (750-1550nm)	#72-424	€353,29 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	-	2.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#72-425	€363,59 Prix sur Quantité	1 In Stock

75.00	-	4.00	Uncoated	#14-967	€288,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
75.00	-	4.00	UV-AR (250-425nm)	#25-646	€358,44 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	-	4.00	UV-VIS (250-700nm)	#14-980	€358,44 Prix sur Quantité	5 In Stock
75.00	-	4.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#14-993	€363,59 Prix sur Quantité	11 In Stock
75.00	-	4.00	VIS 0° (425-675nm)	#18-332	€353,29 Prix sur Quantité	8 In Stock
75.00	-	4.00	NIR I (600-1050nm)	#18-345	€353,29 Prix sur Quantité	Contact
75.00	-	4.00	NIR II (750-1550nm)	#25-663	€353,29 Prix sur Quantité	10 In Stock
100.00	-	2.00	Uncoated	#20-159	€409,94 Prix sur Quantité	20+ In Stock
100.00	-	2.00	UV-AR (250-425nm)	#29-619	€679,80 Prix sur Quantité	4 In Stock
100.00	-	2.00	UV-VIS (250-700nm)	#22-055	€679,80 Prix sur Quantité	5 In Stock
100.00	-	2.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#22-061	€679,80 Prix sur Quantité	Contact
100.00	-	2.00	VIS 0° (425-675nm)	#22-058	€679,80 Prix sur Quantité	2 In Stock
100.00	-	2.00	NIR I (600-1050nm)	#29-620	€679,80 Prix sur Quantité	4 In Stock

[#29-621 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

100.00

-

2.00

NIR II (750-
1550nm)

€679,80
[Prix sur Quantité](#)

Contact

125.00	-	3.00	Uncoated	#20-161	€561,35 Prix sur Quantité	13 In Stock
125.00	-	3.00	UV-AR (250- 425nm)	#29-622	€911,55 Prix sur Quantité	2 In Stock
125.00	-	3.00	UV-VIS (250- 700nm)	#22-056	€911,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
125.00	-	3.00	VIS-NIR (400- 1000nm)	#22-062	€911,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
125.00	-	3.00	VIS 0° (425- 675nm)	#22-059	€911,55 Prix sur Quantité	2 In Stock
125.00	-	3.00	NIR I (600- 1050nm)	#29-623	€911,55 Prix sur Quantité	2 In Stock

[#29-624 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

125.00	-	3.00	NIR II (750-1550nm)		€911,55 Prix sur Quantité	2 In Stock
--------	---	------	---------------------	--	--	------------

150.00	-	3.00	Uncoated	#20-162	€700,40 Prix sur Quantité	8 In Stock
--------	---	------	----------	-------------------------	--	------------

150.00	-	3.00	UV-AR (250-425nm)	#29-625	€1.133,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
--------	---	------	----------------------	-------------------------	--	------------

150.00	-	3.00	UV-VIS (250-700nm)	#22-057	€1.133,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
--------	---	------	-----------------------	-------------------------	--	------------

150.00	-	3.00	VIS-NIR (400-1000nm)	#22-063	€1.133,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
--------	---	------	-------------------------	-------------------------	--	------------

150.00	-	3.00	VIS 0° (425-675nm)	#22-060	€1.133,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
--------	---	------	--------------------	-------------------------	--	------------

150.00	-	3.00	NIR I (600-1050nm)	#29-626	€1.133,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
--------	---	------	--------------------	-------------------------	--	------------

[#29-627 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site

Web

avant d'
être

publié au
nouveau
catalogue.

Soyez le
premier à
en profiter
!



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Menlo Park, CA 94025, USA
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com

NIR II (750-
1550nm)

YO26 6BL, UK

€1.133,00

[Prix sur Quantité](#)

Contact

200.00	-	5.00	Uncoated	#26-476	€1.030,00 Prix sur Quantité	Contact
200.00	-	5.00	VIS-NIR (400- 1000nm)	#26-685	€1.467,75 Prix sur Quantité	Contact
250.00	-	8.00	Uncoated	#29-938	€3.203,30 Prix sur Quantité	5 In Stock