


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fenêtres et Diffuseurs](#) / [Fenêtres pour le Spectre Visible](#)

Fenêtres en Verre SCHOTT D263[®] T eco See More by [SCHOTT Optical Components](#)

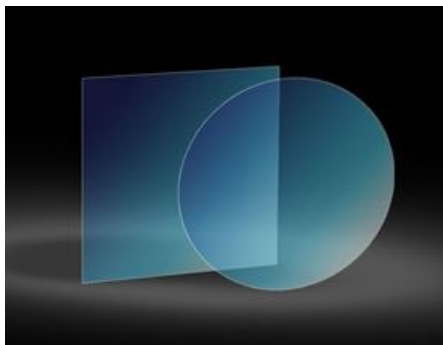


- Substrats minces en verre SCHOTT D263[®] T eco de 0,4 mm
- Excellente alternative en verre aux optiques en plastique
- Idéales pour les applications sensibles au poids et à l'espace

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques			
Biseau:	Protective as needed	Ouverture Utile (%):	90
Épaisseur (mm):	0.40 ±0.05	Rapport de Poisson:	0.21
Module d'Élasticité de Young (GPa):	72.9		
Propriétés optiques			
Traitement:	Uncoated		
Indice de Réfraction (n _d):	1.523	Qualité de Surface:	80-50
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	350 - 2000		
Propriétés des matériaux			
Densité (g/cm ³):		2.51	
Température de Transformation (°C):		557	

Informations techniques

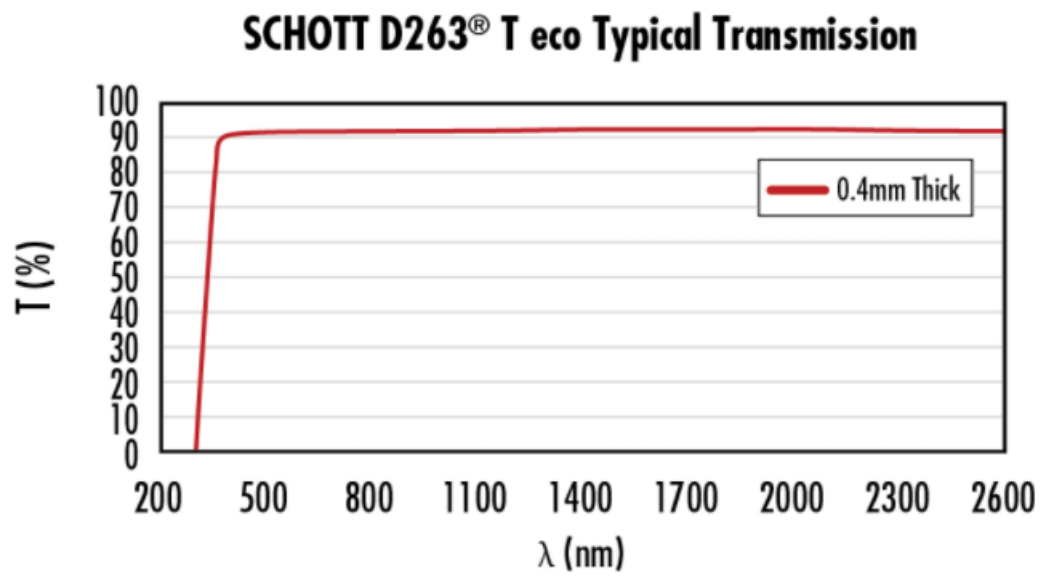

Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.50	-	0.40	Uncoated	#18-298	€24,72 Qté 6+ €19,83	3-4 jours
25.00	-	0.40	Uncoated	#18-299	€26,78 Qté 6+ €21,37	3-4 jours
50.00	-	0.40	Uncoated	#18-300	€38,63 Qté 6+ €31,16	3-4 jours
-	25.00 x 25.00	0.40	Uncoated	#18-301	€26,78 Qté 6+ €21,37	3-4 jours
-	50.00 x 50.00	0.40	Uncoated	#18-302	€38,63 Qté 6+ €31,16	3-4 jours
-	100.00 x 100.00	0.40	Uncoated	#18-303	€47,12 Qté 6+ €37,60	3-4 jours
5.00	-	0.40	Uncoated	#29-358	€18,80 Qté 6+ €14,94	3-4 jours
10.00	-	0.40	Uncoated	#29-359	€21,37 Qté 6+ €17,25	3-4 jours
3.00	-	0.40	Uncoated	#29-360	€29,36 Qté 6+ €23,69	3-4 jours
40.00	-	0.40	Uncoated	#29-361	€32,19 Qté 6+ €25,75	3-4 jours
75.00	-	0.40	Uncoated	#29-362	€42,75 Qté 6+ €34,25	3-4 jours
-	75.00 x 75.00	0.40	Uncoated	#29-363	€42,75 Qté 6+ €34,25	3-4 jours
100.00	-	0.40	Uncoated	#29-364	€48,15 Qté 6+ €38,63	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com