


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 10mm Barre d'homogeneisation, 175mm de longueur, Faible NA

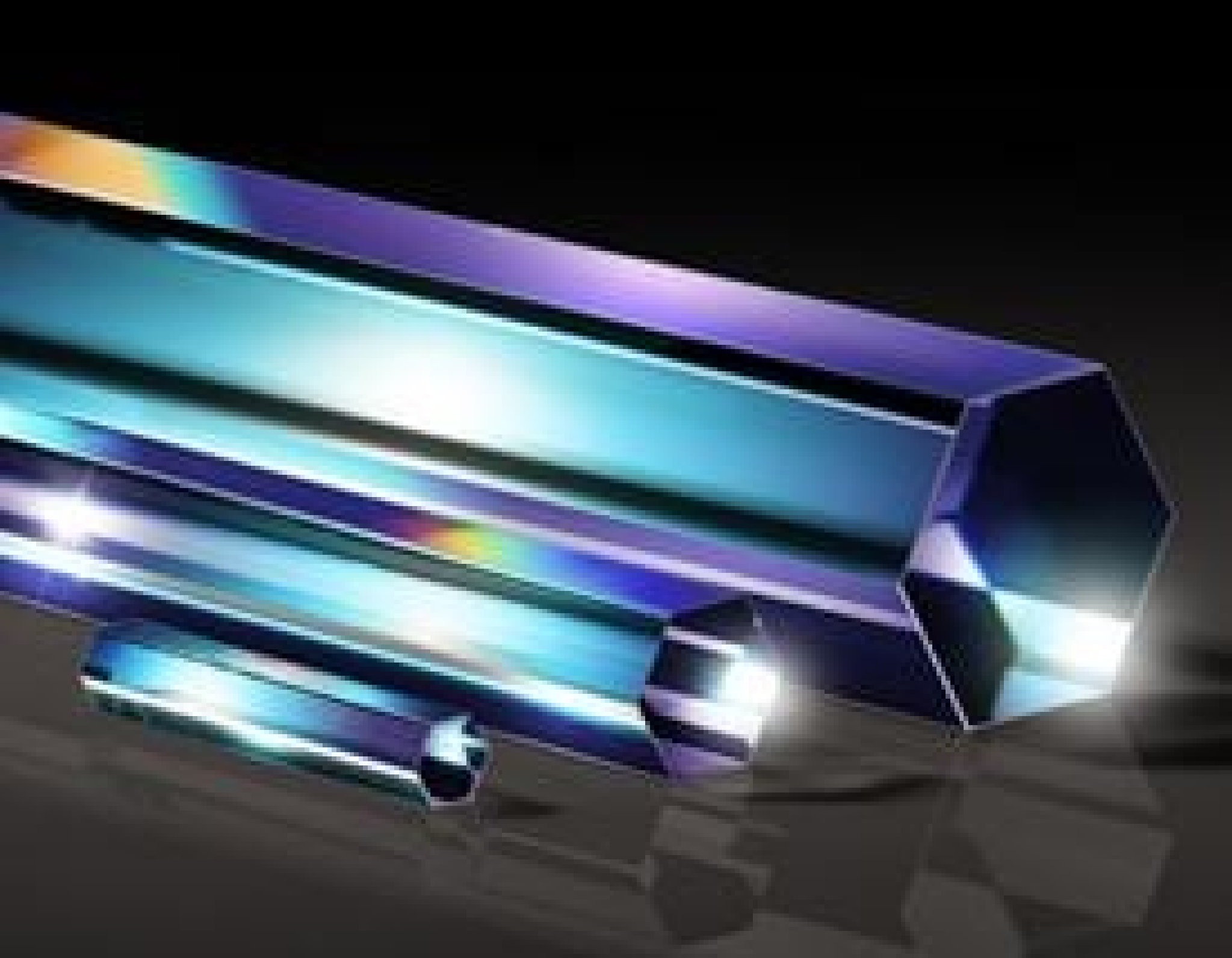

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods



Stock #63-091 3-4 JOURS



1



€172,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€172,50

Qté 6+

€138,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Substrat: ☐

N-BK7
Longueur (mm): 175.00
Qualité de Surface: 60-40
Type: Light Pipe
Ouverture d'Entrée et de Sortie (mm): 10.00
Parallélisme (arcmin): 5.00
Tolérance Longueur (mm): ±0.3
Tolérance d'Ouverture (mm): ±0.10
Orientation de l'Image: Light Homogenization
Light Source NA: Low
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Planéité de Surface (P-V): 3λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner