


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

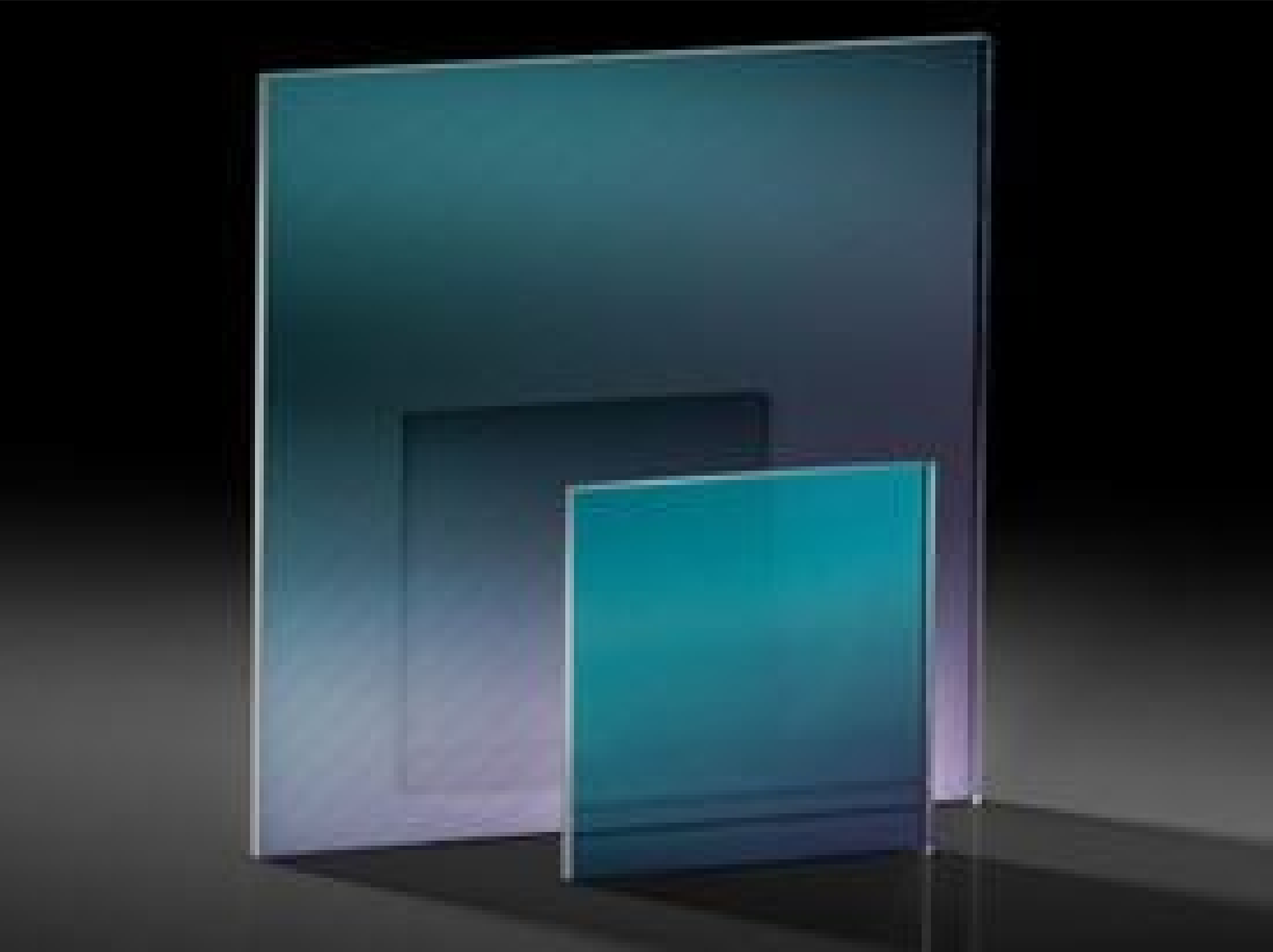

Stock #58-780

3-4 JOURS



1



€339,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€339,00

Qté 5+

€322,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:

Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Tolérance Dimensionnelle (pouces):

±0.02

Fréquence (lp/mm):

100

Substrat:

Float Glass
Densité Optique OD: 3.00
Dimensions (pouces): 1 x 1
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.50
Type: Metric
Tolérance Dimensionnelle (mm): ± 0.02
Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec): ≤2
Parallélisme du Modèle de Substrat (°): ±1
Planéité de Surface (P-V): 1λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner