


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm, Traitement Aluminium Améliore, Miroir à Angle Droit N-BK7

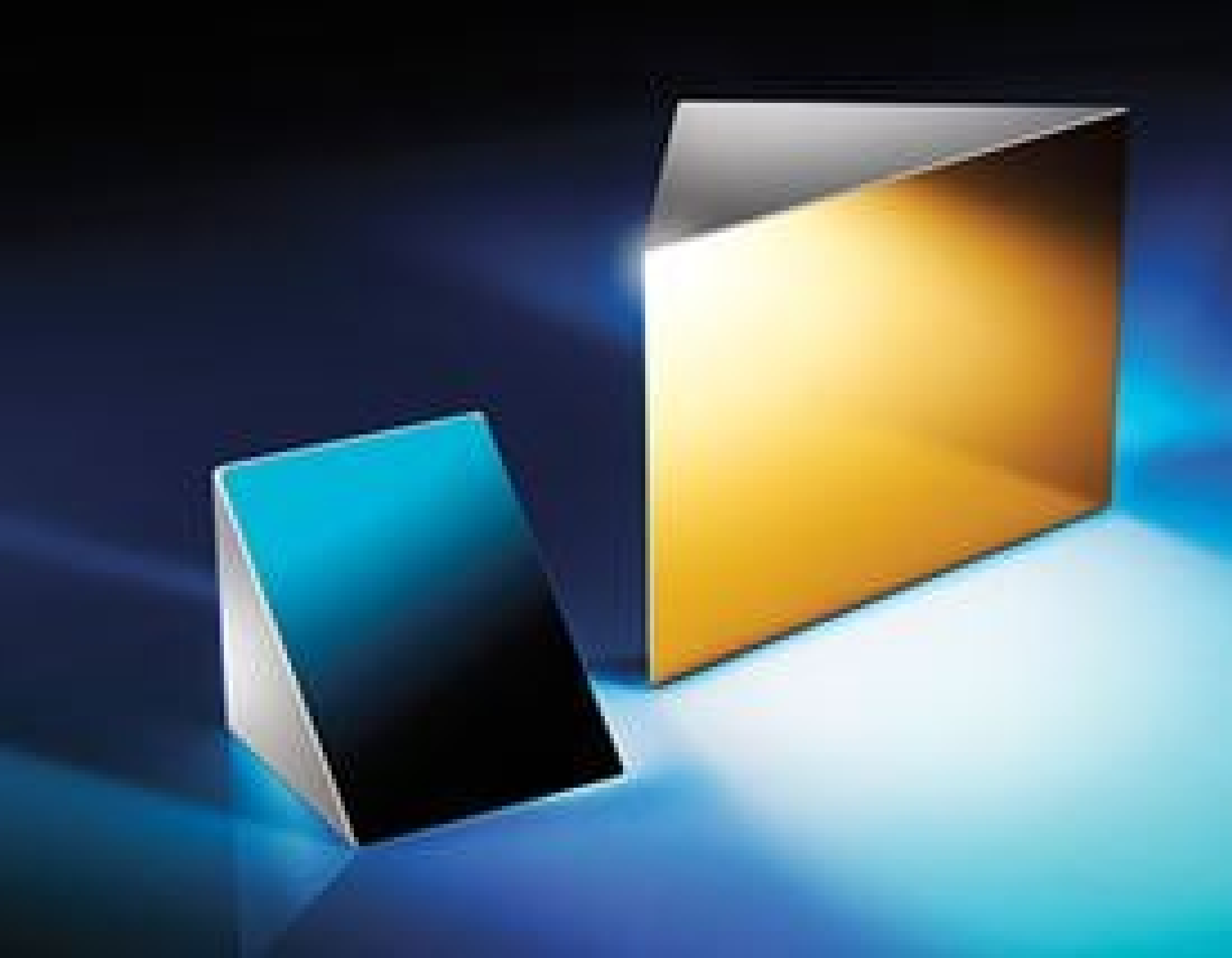

Stock #45-595 ☐ En Stock

-

1

+

 €110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€110,00

Qté 6+

€88,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Planéité de Surface (P-V):
λ/8

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Qualité de Surface:
40-20

Longueur des Côtés (mm): 25.00
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Tolérance Angulaire (arcmin): ±2
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile CA (mm): 31.82 x 22.50
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 35.40
Type: Right Angle Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.45 - 0.65
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner