 



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya U340 (UV), 25,4 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)

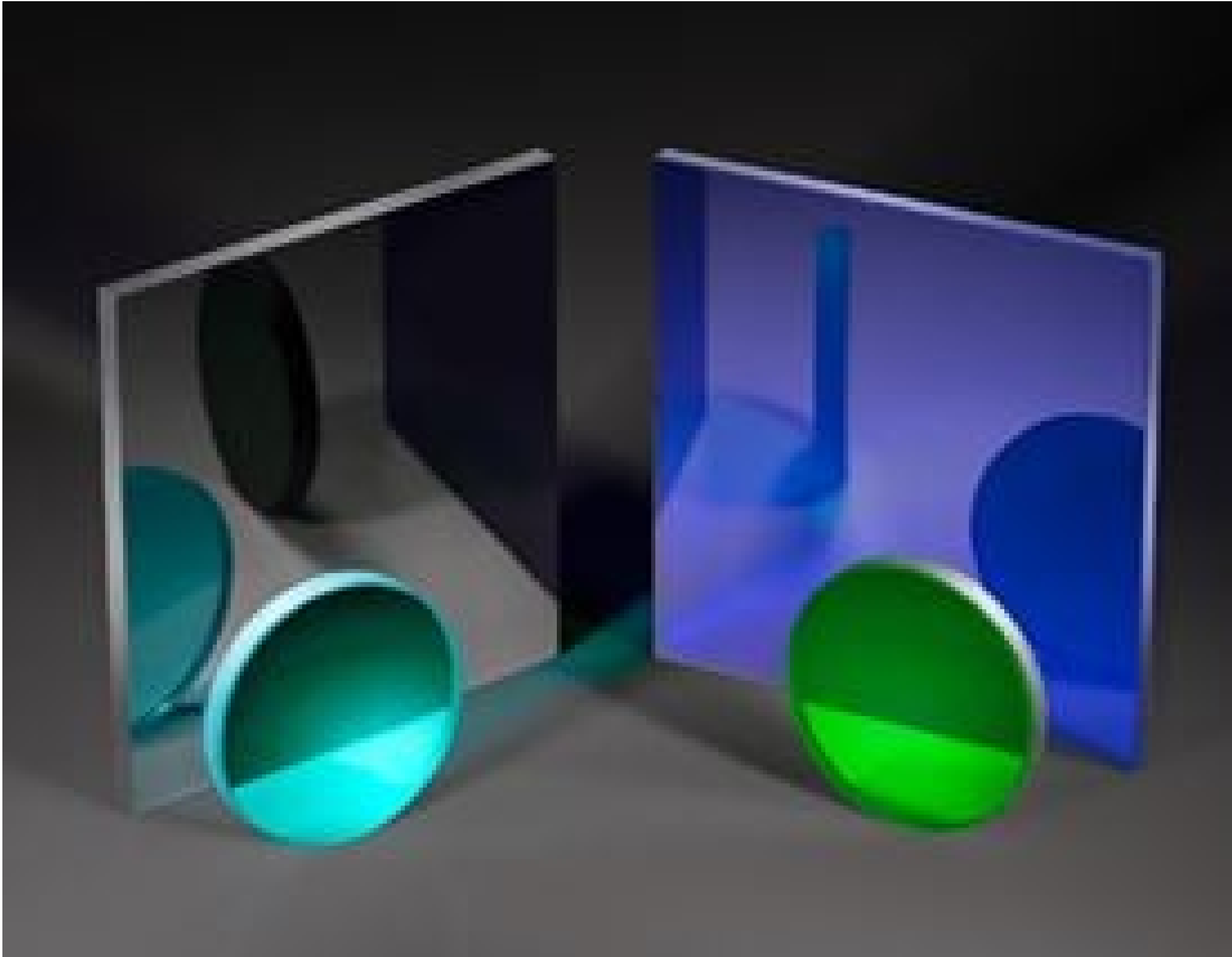

Stock **#18-767** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€79,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€79,00

Qté 11+
€70,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 340.00
Densité (g/cm³): 2.92
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 85.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya U340
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Parallélisme (arcmin): ≤2
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner